 



品番：EA948DD-93

品名：M12x 6mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,880円(税抜) / 2,068円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/13 04:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1215ページ                      |      |   |

 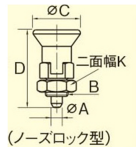


※ 注意事項  
このインデックスプランジャーは、プレートへの完全なねじ込みで使用する場合があります。プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

| サイズ | 推奨取りサイズ |
|-----|---------|
| 6   | 深さ3.5   |
| 8   | 深さ3.5   |
| 10  | 深さ3.5   |
| 12  | 深さ3.5   |
| 16  | 深さ3.5   |
| 20  | 深さ3.5   |

■ ノーズ機械強度表

| サイズ | 許容せん断力(N) |
|-----|-----------|
| 6   | 212       |
| 8   | 377       |
| 10  | 569       |
| 12  | 848       |
| 16  | 1507      |
| 20  | 2355      |



仕様

|           |                    |          |   |
|-----------|--------------------|----------|---|
| メーカー      | イマオコーポレーション        | 型番       | NDXN12LW  |
| 用途        | 位置決め時にノーズ操作が必要な場合に | ねじサイズ    | M12×1.5   |
| ノーズ径      | 6mm                | ノブ径      | 25mm  |
| 全長        | 51.7mm             | ナット      | ダブルナット  |
| 荷重(最小～最大) | 6～14N              | ノーズ機械強度  | 許容せん断力:848N   |
| 取付方法      | ねじ込み(スパナ)          | 推奨面取りサイズ | 60°面取り/深さ3.5  |
| 耐熱温度      | 80℃                | 材質       | 本体:SUM22L<br>ノブ:ポリアミド<br>コイルバネ:SUS301<br>ノーズ:SUM22L(HRC58～62) |
| 質量        | 37g                |          |   |

コストパフォーマンスに優れたタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

ノーズロック型:ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。

※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.