 



品番：EA948DD-94

品名：M16x 8mm [ノーズロック型]インデックスプランジャー



販売価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/28 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1215ページ		

 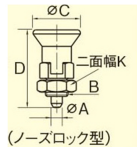


※ 注意事項
このインデックスプランジャーはプレートへ完全にねじ込んで使用する場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
※ 必ず、この穴径に適合する穴を開けしてください。

サイズ	推奨取りサイズ
6	深さ3.5
8	深さ3.5
10	深さ3.5
12	深さ3.5
16	深さ3.5
20	深さ3.5

■ ノーズ機械強度表

サイズ	許容せん断力(N)
6	212
8	377
10	569
12	848
16	1507
20	2355



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	NDXN16LW
用途	位置決め時にノーズ操作が必要な場合に	ねじサイズ	M16×1.5
ノーズ径	8mm	ノブ径	33mm
全長	68mm	ナット	ダブルナット
荷重(最小～最大)	15～35N	ノーズ機械強度	許容せん断力:1507N
取付方法	ねじ込み(スパナ)	推奨面取りサイズ	60°面取り/深さ3.5
耐熱温度	80℃	材質	本体:SUM22L ノブ:ポリアミド コイルバネ:SUS301 ノーズ:SUM22L(HRC58～62)
質量	86g		

コストパフォーマンスに優れたタイプ

ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のインデックスプランジャーです。

ノーズロック型:ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。

※インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.