


品番 : EA948GD-42

品名 : M10x16mm スクリューキャップ[20個]



販売価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
カタログ価格	1,350円(税抜) / 1,485円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 19:30現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	0671ページ 1318ページ		

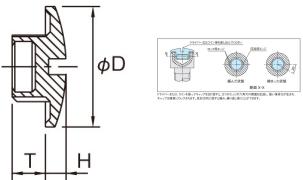

#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ISK8-1-T5/D16
幅	16mm	適用六角穴付きボルト	呼び:M10 二面幅:8mm
耐熱温度	長期:160°C 短期:220°C	材質	ポリアミド
質量	0.5g	入数	20個
30°回すだけで確実にロックされます。			
六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。			
素手で着脱しないため、安全です。			
ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.