
 
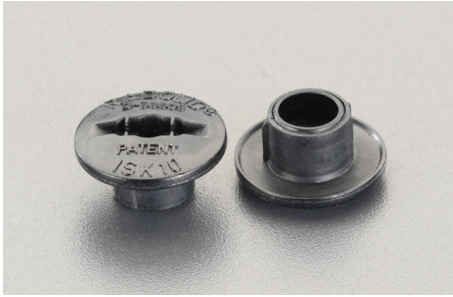
 


品番：EA948GD-44

品名：M14x21mm スクリューキャップ[20個]

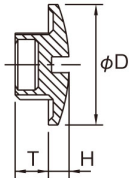

販売価格	1,840円(税抜) / 2,024円(税込)		
カタログ価格	1,840円(税抜) / 2,024円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 13:01現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	0661ページ1261ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ISK12-1-T7/D21
幅	21mm	適用六角穴付きボルト	呼び:M14 二面幅:12mm
耐熱温度	長期:160℃ 短期:220℃	材質	ポリアミド
質量	1.3g	入数	20個

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

#### 代替品

	品番 EA948GD-54 コメント 仕様ご確認ください。
--	----------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.