
 
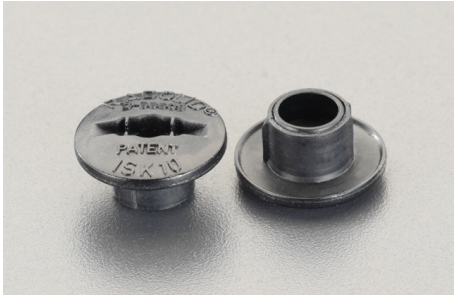
 


品番：EA948GD-46

品名：M20x30mm スクリューキャップ[10個]

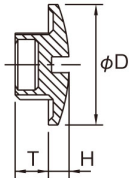

販売価格	1,600円(税抜)／1,760円(税込)		
カタログ価格	1,600円(税抜)／1,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/16 07:49現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0671ページ1318ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ISK17-1-T10/D30
幅	30mm	適用六角穴付きボルト	呼び:M20 二面幅:17mm
耐熱温度	長期:160℃ 短期:220℃	材質	ポリアミド
質量	3.1g	入数	10個
30°回すだけで確実にロックされます。			
六角穴付ボルトの六角穴を錆や汚れから守ります。			
素手で着脱しないため、安全です。			
ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.