
 
 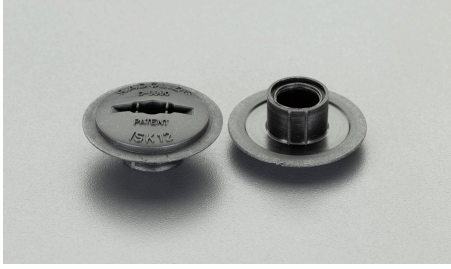


品番：EA948GD-52

品名：M10x20mm スクリューキャップ(20個)



販売価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
カタログ価格	1,150円(税抜) / 1,265円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 18:52現在)		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	0661ページ1261ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ISK8-2-T5/D20
幅	20mm	適応六角穴付きボルト	呼び:M10 二面幅:8mm
座ぐり穴寸法	径:φ18mm 深さ:11mm	耐熱温度	長期:160℃ 短期:220℃
材質	ポリアミド(ブラック)	質量	0.6g
入数	20個		

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

