
 
 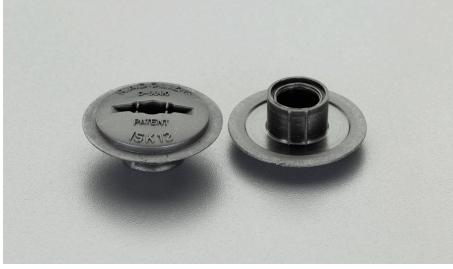


品番：EA948GD-53

品名：M12x24mm スクリューキャップ(20個)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,560円(税抜) / 1,716円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,560円(税抜) / 1,716円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/21 18:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 20                           | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0661ページ1261ページ               |      |   |



#### 仕様

|        |                      |            |                    |
|--------|----------------------|------------|--------------------|
| メーカー   | イマオコーポレーション          | 型番         | ISK10-2-T6/D24     |
| 幅      | 24mm                 | 適応六角穴付きボルト | 呼び:M12<br>二面幅:10mm |
| 座ぐり穴寸法 | 径: φ 20mm<br>深さ:13mm | 耐熱温度       | 長期:160℃<br>短期:220℃ |
| 材質     | ポリアミド(ブラック)          | 質量         | 0.9g               |
| 入数     | 20個                  |            |                    |

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

