
 
 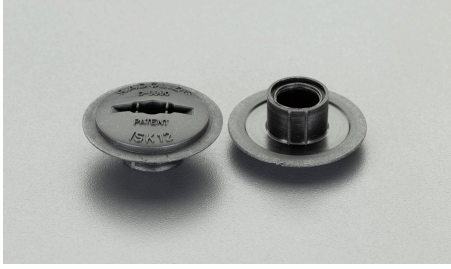


品番：EA948GD-54

品名：M14x26mm スクリューキャップ(20個)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,870円(税抜) / 2,057円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/04/10 18:52現在) | | |
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 0661ページ1261ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---------------------|------------|--------------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ISK12-2-T7/D26 |
| 幅 | 26mm | 適応六角穴付きボルト | 呼び:M14 二面幅:12mm |
| 座ぐり穴寸法 | 径: φ24mm 深さ:15mm | 耐熱温度 | 長期:160℃ 短期:220℃ |
| 材質 | ポリアミド(ブラック) | 質量 | 1.4g |
| 入数 | 20個 | | |

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

