
 
 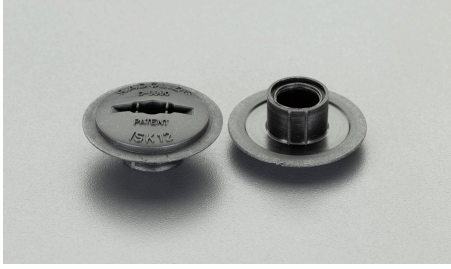


品番：EA948GD-56

品名：M20x36mm スクリューキャップ(10個)



販売価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
カタログ価格	1,560円(税抜) / 1,716円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 17:25現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	0661ページ1261ページ		



#### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ISK17-2-T10/D36
幅	36mm	適応六角穴付きボルト	呼び:M20 二面幅:17mm
座ぐり穴寸法	径: φ33mm 深さ:21.5mm	耐熱温度	長期:160℃ 短期:220℃
材質	ポリアミド(ブラック)	質量	3.3g
入数	10個		

30°回すだけで確実にロックされます。

六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。

素手で着脱しないため、安全です。

ドライバーまたは、コインを使ってキャップを30°回すと、3つのエッジが六角穴の側面を圧迫し、強い保持力が生まれ、キャップは確実にロックされます。反対方向に回すと緩み、繰り返し使うことができます。

RoHS対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

