 



品番：EA948HE-113

品名：8.5-10.0mm/M12 ケーブルクランプ<sup>o</sup> (防水型/1個)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/23 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1140ページ		

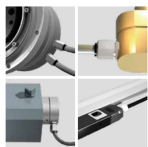

#### 仕様

メーカー	オーム電機	型番	OA-WS12M-85/100
用途	狭い箇所への電線引き込み部に	適用ケーブル径	8.5~10mm
取付ねじ	M12	使用周囲温度	-25℃~100℃
材質	Oリング・ゴムブッシュ:耐油性NBR、ニップル・紐付キャップ:真鍮(ニッケルメッキ)、ブーツ:PBT(難燃グレードUL94 HB)	重量	7g
入数	1個		

小型モーター、センサー、計測器などの狭いスペースでの電線引き出し部に。

耐油性タイプ

IP67適合

RoHS2対応品

※油中、水中での使用はできません。

※日光の当たる場所では使用しないでください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

