



品番：EA948HG-39

品名：39mm 絶縁ゴムブッシング(5個)

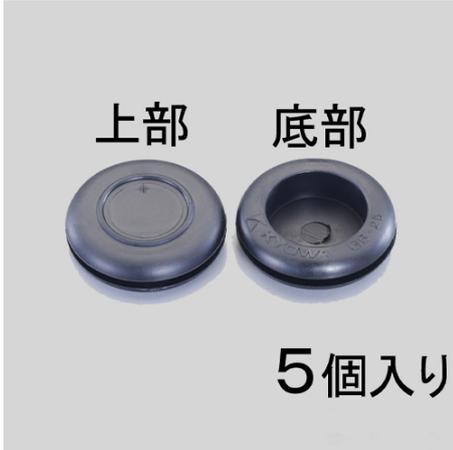

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,260円(税抜) / 1,386円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 13 (2026/03/23 22:50現在) | | |
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
| カタログページ | 1141ページ | | |

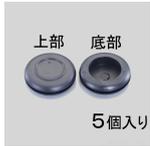

仕様

| | | | |
|----|---------------|------|--------|
| 溝径 | φ 39mm | 外径 | φ 47mm |
| 内径 | φ 30mm | 厚み | 11mm |
| 溝幅 | 2.5mm | 取付穴径 | φ 39mm |
| 材質 | 高性能熱可塑性エラストマー | 入数 | 5個 |

アウトレットボックスや配線盤、各種機器等の穴加工部に取り付けることにより、断面のエッジ部からコードやケーブルといった配線を保護します

高性能熱可塑性エラストマーであるトレックスプレーン製である為、ゴム製品特有の臭いや経年劣化によるブルーム(粉吹き)現象も少なく耐久性・耐候性に良好

RoHS2対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.