


品番：EA948HS-6

品名：12.5-14.5mm/G1/2" ケーブルグラント (難燃型)

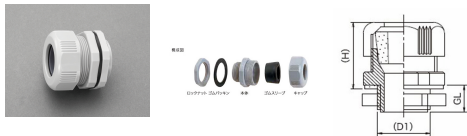

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 405円(税抜) / 446円(税込) | | |
| カタログ価格 | 405円(税抜) / 446円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 12 (2026/06/29 02:06現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1140ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|---|-----------|------------------------------|
| メーカー | 星和電機 | 型番 | SCL-14B |
| 適応ケーブル径 | 12.5~14.5mm | 取付ねじ | 管用平行ねじ:G1/2 厚鋼電線管ねじ:CTG16 |
| 取付穴径 | 22mm | 最大取付板厚 | 4mm |
| キャップ二面幅 | 30mm | ロックナット二面幅 | 30mm |
| 材質 | 本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド (難燃グレード:94V-0)、ゴムスリー プ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロ プレンゴム | 使用温度範囲 | -40~85℃ |
| カラー | グレー | 重量 | 19g |

キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。

難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。

RoHS適合品

代替品

| | |
|------|----------------|
| 品番 | EA948HT-7 |
| コメント | UL規格(難燃):94V-2 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.