


品番：EA948HS-8

品名：16.5-18.5mm/G3/4" ケーブルグラント (難燃型)

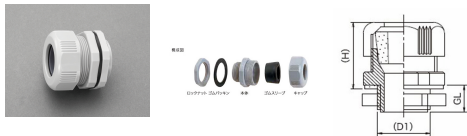

販売価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
カタログ価格	620円(税抜) / 682円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/29 00:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1140ページ		



#### 仕様

メーカー	星和電機	型番	SCL-18B
適応ケーブル径	16.5~18.5mm	取付ねじ	管用平行ねじ:G3/4 厚鋼電線管ねじ:CTG22
取付穴径	28mm	最大取付板厚	4mm
キャップ二面幅	36mm	ロックナット二面幅	36mm
材質	本体・キャップ・ロックナット:ポリアミド (難燃グレード:94V-0)、ゴムスリー プ:NBR(難燃)、ゴムパッキン:クロロ プレンゴム	使用温度範囲	-40~85℃
カラー	グレー	重量	28g

キャップをゴムが直接押付け、ケーブルを抱きしめるので防水性はもちろん、強いケーブルクランプ力とキャップの緩みを防止します。

難燃性で、機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。

RoHS適合品

#### 代替品

品番	EA948HT-9
コメント	UL規格(難燃):94V-2



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.