
 
 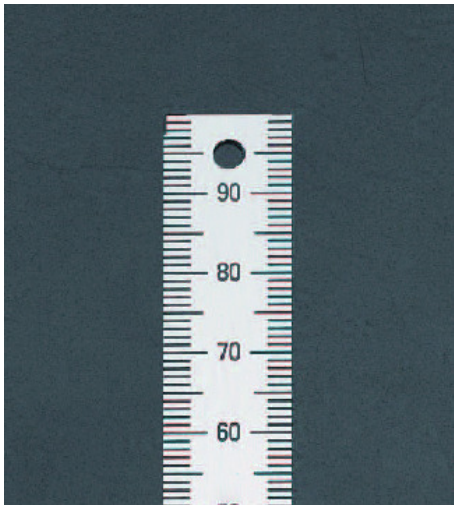



品番：EA948J-231

品名：50mm [垂直/上方向]スケール(ねじ穴付)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 305円(税抜) / 336円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 305円(税抜) / 336円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 32 (2026/06/21 18:48現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1216ページ                       |      |   |

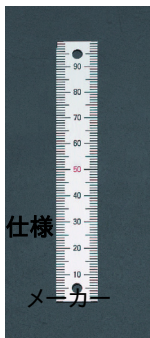

|  |             |             |         |          |
|--|-------------|-------------|---------|----------|
| 仕様   | メーカー        | イマオコーポレーション | 型番      | ES4N-50U |
| 全長   | 50mm        | ねじ止め穴間      | 40mm    |          |
| φ3.5貫通穴数   | 2           | 目盛読取方向      | 上(両側目盛) |          |
| 材質   | アルミ(A1050P) | 重量          | 1g      |          |
| ねじ止めタイプ  |             |             |         |          |
| 目盛り彫り込み(エッチング加工)   |             |             |         |          |
| 機械、装置等のスライド調整部にご利用ください。(組み合わせて使用いただく指示板は下記その他関連を参照ください。) |             |             |         |          |
| 米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。                             |             |             |         |          |
| RoHS対応品  |             |             |         |          |
| ※本スケールは目安としてご利用ください。                                     |             |             |         |          |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.