



品番：EA948J-31

品名：50mm [右方向/上目盛]スケール

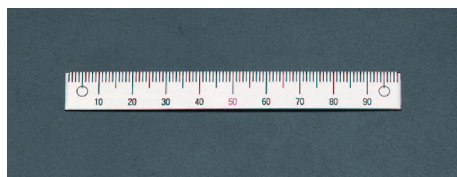

販売価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
カタログ価格	250円(税抜) / 275円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/06/21 18:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1216ページ		

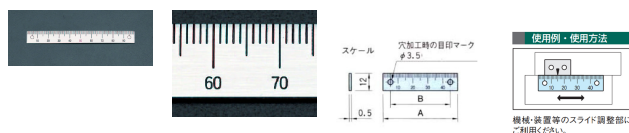

## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	ES1N-U50R
全長	50mm	目印マーク間	40mm
目印マーク数	2	目盛読取方向	右(上目盛)
材質	アルミ(A1050P)	重量	0.8g
接着タイプ(シール式)			
目盛り彫り込み(エッチング加工)			
機械、装置等のスライド調整部にご利用ください。(組み合わせて使用いただく指示板は下記その他関連を参照ください。)			
米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。			
RoHS対応品			
※本スケールは目安としてご利用ください。			
※ご利用の場合、取付け面をあらかじめ乾いた布等で拭き、汚れを落としてからご利用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.