



品番 : EA948J-51

品名 : 100mm [中心振分/上目盛]スケール

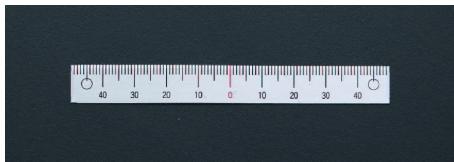

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 370円(税抜)／407円(税込) | | |
| カタログ価格 | 370円(税抜)／407円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 35 (2026/02/13 07:44現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1216ページ | | |

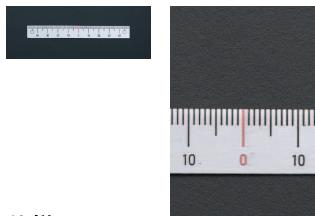

仕様

| | | | |
|--------|-------------|--------|------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | ES1N-U5050 |
| 全長 | 100mm | 目印マーク間 | 90mm |
| 目印マーク数 | 2 | 目盛読取方向 | 中心振分(上目盛) |
| 材質 | アルミ(A1050P) | 重量 | 1.6g |

接着タイプ(シール式)

目盛り彫り込み(エッティング加工)

機械、装置等のスライド調整部にご利用ください。(組み合わせて使用いただく指示板は下記その他関連を参照ください。)

米国TSCA規制におけるPBT5物質は含まれていません。

RoHS対応品

※本スケールは目安としてご利用ください。

※ご利用の場合、取付け面をあらかじめ乾いた布等で拭き、汚れを落としてからご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.