


品番：EA948JD-15

品名：300mm [左方向/上目盛] スケール(ステンス)

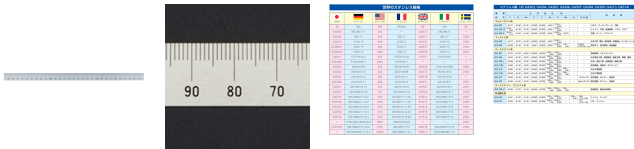

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,170円(税抜) / 4,587円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,170円(税抜) / 4,587円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 17:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|         |                         |       |                         |
|---------|-------------------------|-------|-------------------------|
| メーカー    | シンワ測定                   | 型番    | 14138                   |
| 目盛×幅×厚さ | 300×15×0.5mm            | 精度    | ±0.15mm<br>※温度20℃を基準とする |
| 目盛読取方向  | 左                       | 目盛ピッチ | 上段右基点1mmピッチ             |
| 材質      | ステンレス(SUS420J2)         | 用途    | 機械などの取り付けに              |
| 注意      | 取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。 |       |                         |

穴なし

接着タイプ

測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。

シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。

エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。

#### 代替品

|  |      |            |
|--|------|------------|
|  | 品番   | EA948J-44  |
|  | コメント | アルミ製 200mm |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.