


品番：EA948JD-24

品名：500mm [中心振分/上目盛] スケール(ステンス)

	販売価格	5,810円(税抜)／6,391円(税込)		
	カタログ価格	5,810円(税抜)／6,391円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 1 (2024/05/03 15:39現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	1278ページ		

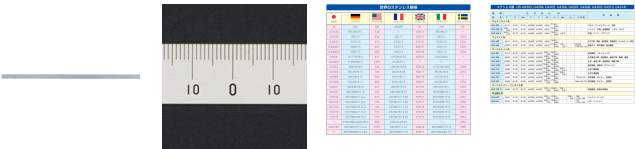

仕様

メーカー	シンワ測定	型番	14144
目盛×幅×厚さ	500×15×0.5mm	精度	±0.20mm ※温度20℃を基準とする
目盛読取方向	中心振分	目盛ピッチ	上段左右振分1mmピッチ
材質	ステンレス(SUS420J2)	用途	機械などの取り付けに
注意	取り付けには別途両面テープや接着剤が必要です。		
穴なし			
接着タイプ			
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。			
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。			
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.