
 


品番 : EA948TA-101

品名：φ42.7/48.6mm パイプ用クランプ(固定)

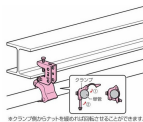

販売価格	1,670円(税抜)／1,837円(税込)			
カタログ価格	1,670円(税抜)／1,837円(税込)			
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 15:51現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1443ページ			



仕様

メーカー	未来工業	型番	KSTK-SG
用途	形鋼・アングル材などへの単管の取り付けに使用します	適合パイプ径	φ42.7～φ48.6mm
許容静荷重	981N(100kgf)	本体サイズ	60×136mm
重量	613g	材質	SPHC(三価クロメートめっき)
単管クランプ(形鋼用)			
φ48.6mm、φ42.7mm兼用			
ボルトナットを緩めることでクランプを回転できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.