


品番：EA948TF-117

品名：パイプジョイント(φ100ブレーキキャスター/ゴム/L型)

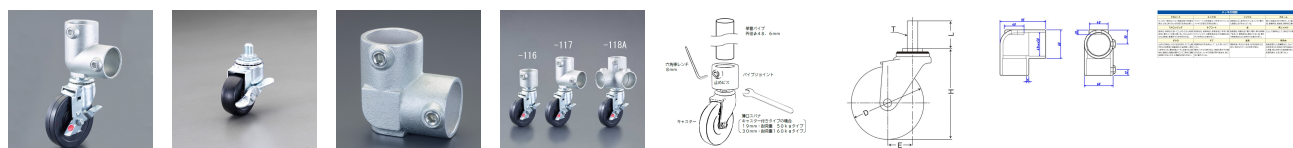

販売価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
カタログ価格	5,630円(税抜) / 6,193円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 18:50現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	1397ページ		



### 仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重	50kg
車輪径	100mm	取付高	126mm(キャスターのみ)
取付ねじサイズ	M12×P1.75mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ処理) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ゴム		
単管パイプφ48.6mm用			
L型			
組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			

### 代替品

	品番 EA948TF-117A コメント
--	-------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.