


品番 : EA948TF-117

品名 : パイプジョイント(Φ100)レーキャスター/ゴム/L型)

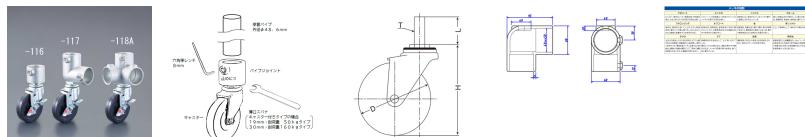

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 5,630円(税抜) / 6,193円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,630円(税抜) / 6,193円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/08 08:57現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1397ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|-------------|-----|---|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 50kg |
| 車輪径 | 100mm | 取付高 | 126mm(キャスターのみ) |
| 取付ねじサイズ | M12×P1.75mm | 材質 | パイプジョイント:ダクトイル(ダクロメックス) キャスター金具:スチール(ユニクロメックス) |
| 車輪材質 | ゴム | | |

単管パイプ ϕ 48.6mm用

L型

組立時は19mm薄口スパナをご利用下さい。

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。

代替品

| | |
|--|----------------------------|
| | 品番 EA948TF-117A コメント |
|--|----------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.