 



品番：EA948TF-127A

品名：パイプジョイント(φ150ブレーキキャスター/ゴム/L型)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,000円(税抜) / 11,000円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/29 02:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |

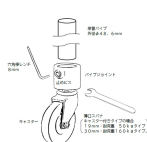

仕様

| | | | |
|---|------------|-----|--|
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 耐荷重 | 163kg |
| 車輪径 | 150mm | 取付高 | 194mm(キャスターのみ) |
| 取付ねじサイズ | M20×P2.5mm | 材質 | パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 車輪材質 | ゴム | | |
| 単管パイプφ48.6mm用 | | | |
| L型 | | | |
| 組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。 | | | |
| ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.