 



品番：EA948TF-127A

品名：パイプジョイント(φ150ブレードキヤスター/ゴム/L型)



販売価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
カタログ価格	10,000円(税抜) / 11,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 19:04現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			

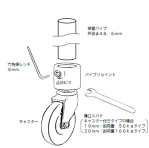

仕様

仕様	自在ストッパー付	耐荷重	163kg
車輪径	150mm	取付高	194mm(キヤスターのみ)
取付ねじサイズ	M20×P2.5mm	材質	パイプジョイント:ダクタイル(電解亜鉛メッキ) キヤスター金具:スチール(ユニクロメッキ)
車輪材質	ゴム		
単管パイプφ48.6mm用			
L型			
組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。			
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.