

 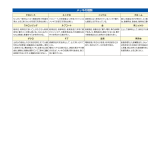
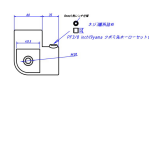


品番：EA948TF-133

品名：パイプジョイント(φ150キャスター/ウレタン/コーナ-型)




| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込) | | |
| カタログ価格 | 11,200円(税抜) / 12,320円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/29 03:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 1397ページ | | |

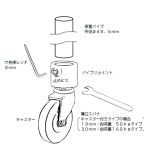

仕様

| | | | |
|---|------------|-----|---|
| 仕様 | 自在ストッパー無 | 耐荷重 | 163kg |
| 車輪径 | 150mm | 取付高 | 194mm(キャスターのみ) |
| 取付ねじサイズ | M20×P2.5mm | 材質 | パイプジョイント:ダクタイル(ダクロメッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ) |
| 車輪材質 | ウレタン | | |
| 単管パイプφ48.6mm用 | | | |
| コーナ-型 | | | |
| 組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。 | | | |
| ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。 | | | |

代替品

| | |
|--|-------------------------------|
|  | 品番 EA948TF-128A コメント ブレーキ付 |
|--|-------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.