


品番：EA948TF-17A

品名：48.6mm パイプジョイント(ハ° 17° 継ぎ)

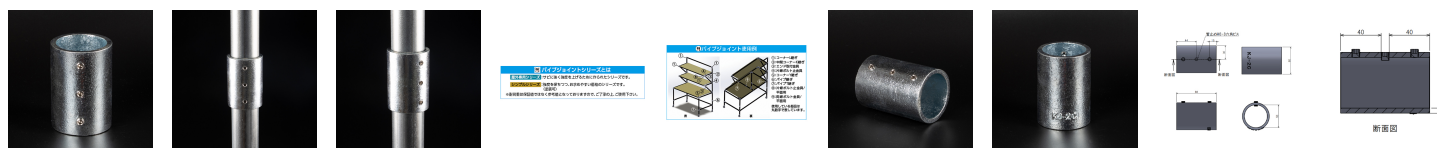

販売価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
カタログ価格	1,810円(税抜) / 1,991円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 16:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

適用パイプ	48.6mm	サイズ	60×88×60mm
重量	562g	材質	ダクタイル(FCD450)
表面処理	溶融亜鉛メッキ+電解亜鉛メッキ	止めビス	ステンレスビス(M8-8mm)
締付工具	六角レンチ(4mm)		
単管パイプφ48.6mm用ジョイント金具 肉厚1.8・2.5mmどちらのパイプにも使用可能			
屋外専用シリーズ			
溶融亜鉛メッキによる優れた耐食性と、電解亜鉛メッキ処理による美しい仕上がりを両立			
固定用ビス締付後、ビス頭が金具の面と揃うため、スマートで意匠性の高い仕上げを実現			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.