


品番：EA948TF-23BA

品名：140x140mm/φ48.6mm<sup>ハ</sup> 17°用ベース(コーナー用)

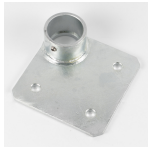

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,570円(税抜) / 5,027円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/01 18:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1396ページ                      |      |   |



#### 仕様

|              |            |                |                 |
|--------------|------------|----------------|-----------------|
| 適用パイプ        | 48.6mm     | サイズ(W×D×H)     | 140×140×46mm    |
| 重量           | 1.5kg      | 材質             | SS400           |
| 表面処理         | 溶融亜鉛めっき    | 止めビス           | ステンレスビス(M8-8mm) |
| 締付工具         | 六角レンチ(4mm) | パイプと金具接続時の引張強度 | 578kg(参考値)      |
| パイプ締付時のトルク目安 | 12.5N(参考値) |                |                 |

単管パイプφ48.6mm用

屋外専用シリーズ

角型

パイプを差し込む位置がベースのコーナーにあるため、スペースをムダなく使えます。

表面処理に溶融亜鉛メッキを採用しているため、サビに強い製品です。

ビスが目立たずスマートな外観です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

