
品番: EA948TF-38

品名:48.6mm タル木止めパイプジョイント(幅45/平行)

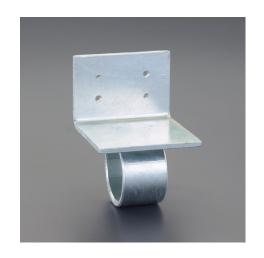

販売価格	1,850円(税抜)/2,035円(税込)				
カタログ価 格	1,850円(税抜)/2,035円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/27 18:57現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





仕様

適用パイプ径	48.6mm	サイズ(mm)(W×D×H)	60×45×92.5
材質	SS400	表面処理	溶融亜鉛めっき
重量(g)	420	止めビス	パイプ固定用 ホーローセットビス M8-8mm×1本
締付トルクの目安	12.5N(参考値)	使用工具	4mm六角レンチ
用途	物置小屋やハウスのフレーム、屋根部 の垂木材を固定、ウッドデッキ基礎など の固定		

溶融亜鉛めっき処理により高耐食

組み立て後のメンテナンスが難しい箇所にも安心してご使用いただけます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.