


品番：EA948TF-42

品名：48.6mm 単管用水平調整金具(アンカータイプ)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,270円(税抜) / 5,797円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,270円(税抜) / 5,797円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/21 17:19現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1397ページ | | |

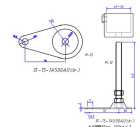

カタログ訂正

25/12/01 材質/止めビス 正…本体:ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、足:鉄(SS400)(電解亜鉛メッキ)/M16-16(ユニクロメッキ)
(9025 No.56,57)

仕様

| | | | |
|----------------|--|--------------|-----------------|
| 適用パイプ | 48.6mm | サイズ(W×D×H) | 110×60×140mm |
| 材質 | 本体:ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理) 足部:鉄(電解亜鉛メッキ処理) | 重量 | 640g |
| 止めビス | M16-16(ユニクロメッキ) | 締付工具 | 六角レンチ(8mm) |
| パイプと金具接続時の引張強度 | 500Kg(参考値) | パイプ締付時のトルク目安 | 20N(参考値) |
| 耐荷重 | 500kg(参考値) | 使用環境 | 屋内・屋外(屋外では防錆必須) |
| 単管パイプφ48.6mm用 | | | |
| 水平調整金具 | | | |
| アンカー付 | | | |
| 斜面对応 | | | |

代替品

| | |
|------|---------------|
| 品番 | EA948TF-42A |
| コメント | 変更点:ブランド、表面処理 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.