


品番：EA948TF-6

品名：48.6mm ハ° 17° ジョイント(T継ぎ/2本ジョイント用)

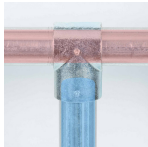

販売価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
カタログ価格	2,310円(税抜)／2,541円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2025/06/29 14:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1444ページ		



仕様

適用パイプ	48.6mm	サイズ(mm)(W×D×H)	60×60×95
重量(g)	600	材質	ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
止めビス	ステンレスビス(M8-8mm)	締付工具	六角レンチ(4mm)
パイプ締付時のトルク目安	12.5N(参考値)	パイプと金具接続時の引張強度	578Kg(参考値)
単管パイプφ48.6mm用			
2本ジョイント用			
屋外専用シリーズ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.