 
 



品番：EA948TF-8

品名：48.6mmφ 17° ジョイント(中間コーナ-K継ぎ/自在/1組



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,260円(税抜)／4,686円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 4,260円(税抜)／4,686円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/07/19 23:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 組 |
| カタログページ |                              |      |   |

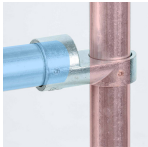

仕様

|               |                 |                |                   |
|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 適用パイプ         | 48.6mm          | サイズ(mm)(W×D×H) | 120×60×60         |
| 重量(g)         | 650             | 材質             | ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ) |
| 止めビス          | ステンレスビス(M8-8mm) | 締付工具           | 六角レンチ(4mm)        |
| パイプ締付時のトルク目安  | 12.5N(参考値)      | パイプと金具接続時の引張強度 | 578Kg(参考値)        |
| 最鋭角           | 90°             |                |                   |
| 単管パイプφ48.6mm用 |                 |                |                   |
| 自在型           |                 |                |                   |
| 屋外専用シリーズ      |                 |                |                   |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.