


品番：EA948TG-16A

品名：φ31.8xφ48.6mm パイプジョイント金具

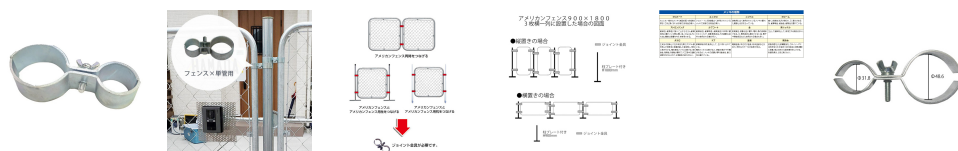

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,000円(税抜) / 1,100円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/29 03:25現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1395ページ                      |      |   |



#### 仕様

|         |   |           |         |
|---------|---|-----------|---------|
| メーカー    | ダイマツ  | 型番        | AFJ-486 |
| 適用パイプ外径 | φ31.8mm、φ48.6mm                               | 全長        | 115mm   |
| 重量      | 90g   | 付属蝶ボルトサイズ | M4×25mm |
| 材質      | ジョイント:溶融亜鉛メッキ鋼板(ドブメッキ)<br>付属蝶ボルト:鉄(三価クロームメート) | 色         | シルバー    |

アメリカンフェンス専用

フェンスとフェンスの連結、またはフェンスと直径31.8mm・48.6mmの単管を連結するのに使用します。

パイプをジョイント金具で挟み込み、ボルトを留めるだけのシンプルな仕様なので、簡単にフェンスを連結させることができます。

※フェンス同士を安定した状態で連結する場合、ジョイント金具が2個以上必要になりますので、お求めの際は必要数を確認していただきご購入ください。

※フェンス、杭・柱は 別途お買い求めください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.