


品番：EA948TG-22

品名：φ31.8xφ48.6mm パイプジョイントラッチ

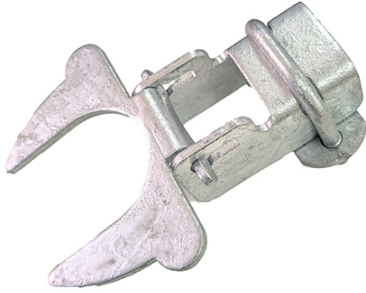

販売価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
カタログ価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/29 00:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	ダイマツ	型番	AFR-486
適用パイプ	φ31.8mm・φ48.6mm	サイズ	135(W)×40(D)×50(H)mm
材質	溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)	色	シルバー
アメリカンフェンス用ドアラッチ			
柱のパイプを挟み込み、ナットをインパクトで締めるシンプルな仕様			
正面のプレートに柱に添って回すだけで簡単にロックができます。			
所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめるヴィンテージ風加工			
高い防錆性があり、錆びにくいです。			
※フェンス、杭・柱・ジョイント金具は付属していません。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.