



品番 : EA949AB-28

品名 : M1.7×4mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)

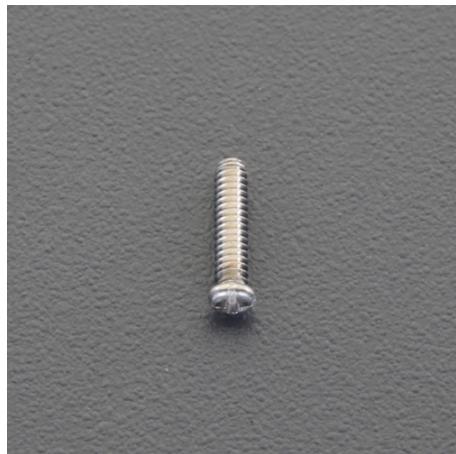

販売価格	310円(税抜)／341円(税込)		
カタログ価格	310円(税抜)／341円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/15 23:14現在)		
商品入数	10	販売単位	袋
カタログページ	1326ページ		

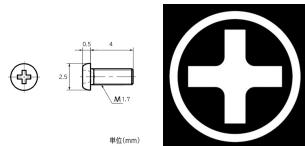

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SNZS-M1.7-4
用途	上部スペースが限られた箇所に 機器・装置のコンパクト化、小型精密機 器に	サイズ	M1.7×4mm (ピッチ:0.35)
ネジの呼び	M1.7	最大締付けトルク	0.14N·m
材質	ステンレス(SUSXM7(SUS304相 当))	重量	0.036~0.18g
入数	10本		

頭部高さの低いなべ小ねじタイプ

精密機器用の微細ねじ

並目ねじ

+ : 特殊ナベ頭

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.