 



品番 : EA949AB-50

品名 : M2.5x 8mm 精密機械用ナベ小ねじ(10本)



|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 250円(税抜) / 275円(税込)           |      |   |
| カタログ価格  | 250円(税抜) / 275円(税込)           |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2025/08/04 00:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                            | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1326ページ                       |      |   |

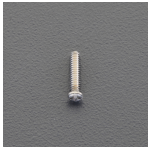

#### 仕様

|                 |  |          |                        |
|-----------------|--|----------|------------------------|
| メーカー            | 鍋屋バイテック(NBK)                           | 型番       | SNZS-M2.5-8            |
| 用途              | 上部スペースが限られた箇所に<br>機器・装置のコンパクト化、小型精密機器に | サイズ      | M2.5×8mm<br>(ピッチ:0.45) |
| ネジの呼び           | M2.5                                   | 最大締付けトルク | 0.46N・m                |
| 材質              | ステンレス(SUSXM7(SUS304相当))                | 重量       | 0.13~0.34g             |
| 入数              | 10本                                    |          |                        |
| 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ |  |          |                        |
| 精密機器用の微細ねじ      |  |          |                        |
| 並目ねじ            |  |          |                        |
| +: 特殊ナベ頭        |  |          |                        |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.