


品番：EA949AT-30

品名：M3 - M5 鍋頭セムス小ねじセット(ステンス/P3)



|         |                              |      |    |  |
|---------|------------------------------|------|----|--|
| 販売価格    | 9,010円(税抜)／9,911円(税込)        |      |    |  |
| カタログ価格  | 9,010円(税抜)／9,911円(税込)        |      |    |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/06/07 01:21現在) |      |    |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |  |
| カタログページ |                              |      |    |  |

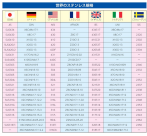

仕様

|                           |                                                                                                                                                                                           |     |                                                    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|
| <セット内容>                   | サイズ(入数):<br>M3×6(60)<br>M3×8(60)<br>M3×10(60)<br>M3×16(45)<br>M3×20(30)<br>M4×6(40)<br>M4×8(35)<br>M4×10(30)<br>M4×16(30)<br>M4×20(25)<br>M5×8(25)<br>M5×10(20)<br>M5×16(18)<br>M5×20(16) | 材質  | 小ねじ:SUS XM-7<br>平座金:SUS304<br>六角ナット・ばね座金:SUS304相当材 |
| (+)ナベ頭                    |                                                                                                                                                                                           |     |                                                    |
| 並目ねじ                      |                                                                                                                                                                                           |     |                                                    |
| セムス種類                     | P=3(特殊ばね座金+平座金付)                                                                                                                                                                          |     |                                                    |
| 締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮。     |                                                                                                                                                                                           |     |                                                    |
| 耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい。 |                                                                                                                                                                                           |     |                                                    |
| ケースサイズ                    | 205×145×28mm                                                                                                                                                                              | ピッチ | M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8                               |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.