


品番：EA949CW-54

品名：G 3/4"/ 10mbar バルブキャップ

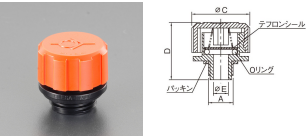

販売価格	1,260円(税抜)／1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜)／1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/06 10:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	VL-3/4L
低圧作動	10mbar	サイズ(mm)	A: PF3/4、C: 42、 D: 37、E: 18
材質	キャップ・ネジ: ポリアミド、 スプリング: SUS302、パッキン: ニトリ ルゴム(NBR)		
ガソリン・アルコールの使用不可			
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。			
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。			