



品番：EA949CX-122

品名：127mm レベルインジケータ(温度計/フ°ロテクター付)

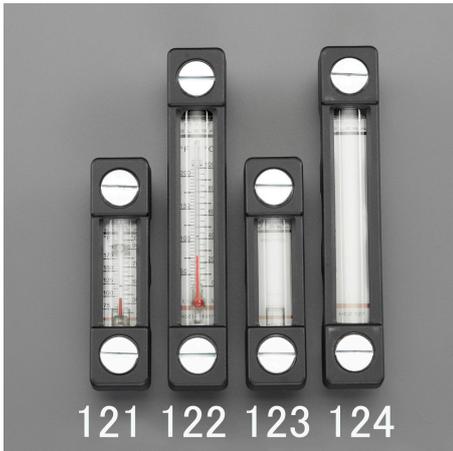

販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/04/27 13:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1279ページ		

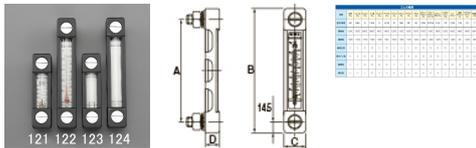

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LT-127CP
仕様	レベル盤、プロテクター・温度計付	サイズ	A:127mm、B:156mm、 C:27mm、D:17.5mm
ねじ	M12	温度計目盛範囲	0~100℃
使用温度範囲	-30~80℃ (※製品の材質の耐熱・耐冷温度の 為、温度計目盛範囲と異なります。)	材質	本体:特殊透明ポリアミド、 文字盤:アルミニウム Oリング:ニトリルゴム(NBR)

オイルタンク内の液量を確認する計器です。

オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。

2本のボルトを通してインジケータにオイルが入ります。

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。

レベル盤取外し可能

完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

RoHS対応品

代替品

品番	EA949CX-122A
----	--------------



コメント 変更点:本体材質(PA-T→PA-T/AR)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.