


品番：EA949CX-122A

品名：127mm レベルインジケータ- (温度計/フ°ロケータ-付)

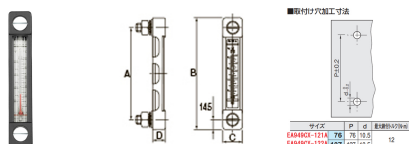

販売価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
カタログ価格	4,310円(税抜) / 4,741円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/11 19:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LT-127NCP
ねじサイズ	M12	ねじ間長さ	127mm
全長	156mm	幅	27mm
温度計目盛範囲	0~100℃	使用温度範囲	-30~80℃ (※製品の材質の耐熱・耐冷温度の為、温度計目盛範囲と異なります。)
材質	本体:特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 文字盤:アルミニウム ボルト・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) プロテクター:ポリアミド Oリング:NBR(ニトリルゴミム)	質量	139g

レベル盤、プロテクター・温度計付

オイルタンク内の液量を確認する計器です。

保護カバーにより、インジケータ-が外部衝撃の影響を受けません。

オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。

2本のボルトを通してインジケータ-にオイルが入ります。

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。

レベル盤取外し可能

完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※耐圧仕様ではありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.