



品番：EA949CX-124

品名：127mm レベルインジケータ(レベル盤/プロテクター付)

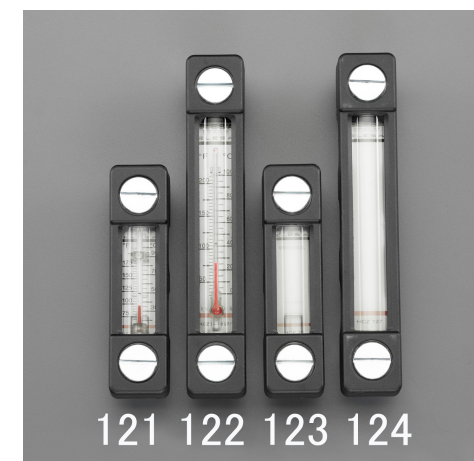

販売価格	2,830円(税抜)／3,113円(税込)		
カタログ価格	2,830円(税抜)／3,113円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2024/04/19 18:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1279ページ		

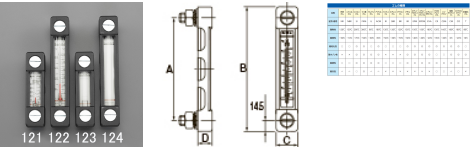

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LR-127CP
仕様	レベル盤・プロテクター付	サイズ	A:127mm、B:156mm、 C:27mm、D:17.5mm
ねじ	M12	使用温度範囲	-30～80℃
材質	本体:特殊透明ポリアミド、 文字盤:アルミニウム Oリング:ニトリルゴム(NBR)		
オイルタンク内の液量を確認する計器です。			
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。			
2本のボルトを通してインジケータにオイルが入ります。			
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。			
レベル盤取外し可能			
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

