


品番：EA949CX-44

品名：G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

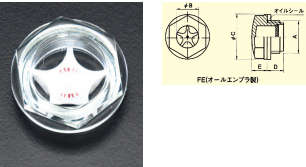

販売価格	565円(税抜)／ 622円(税込)		
カタログ価格	565円(税抜)／622円(税込)		
在庫数	最新在庫: 87 （2026/01/15 08:26現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FE-20
ねじサイズ	G3/4	窓径	20mm
外径	31.5mm	ねじ長さ	10.5mm
締付トルク	6～8N・m	材質	本体・窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム オイルシール:ニトリルゴム
使用温度	-30～100℃	質量	8g
ねじ込み取付け			
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。			
取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。（組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。）			
RoHS対応品			
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。			
※アルコールの使用はできません。			

