


品番：EA949CX-46

品名：G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)

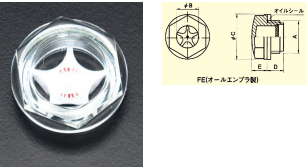

販売価格	965円(税抜)／1,062円(税込)			
カタログ価格	965円(税抜)／1,062円(税込)			
在庫数	最新在庫: 5 (2026/01/15 08:26現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1217ページ			



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	FE-30
ねじサイズ	G1・1/4	窓径	30mm
外径	47mm	ねじ長さ	11.5mm
締付トルク	8～10N・m	材質	本体・窓:特殊透明ポリアミド レベル盤:アルミニウム オイルシール:ニトリルゴム
使用温度	-30～100℃	質量	20g
ねじ込み取付け			
オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。			
取付け側の板厚が薄く、ねじ穴加工ができない場合にはナットをご利用いただけます。(組み合わせて使用できるナットは、下記その他関連を参照ください。)			
RoHS対応品			
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。			
※アルコールの使用はできません。			

