


品番：EA949CX-65

品名：35mm オイルウィンドウ(ライン型)

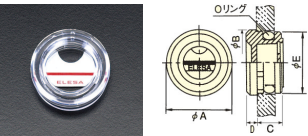

販売価格	735円(税抜)／ 809円(税込)		
カタログ価格	735円(税抜)／809円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/10 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		



仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LE-35
外径	38mm	窓径	25mm
厚さ	13mm	取付穴径	35mm
使用温度	-30～100℃	材質	本体・窓:ポリカーボネート レベル盤:アルミニウム Oリング:ニトリルゴム
質量	10g		

はめ込み取付け

オイルのレベルインジケーターとしてお使いください。

取付けの際にはウィンドー上部を常に水平に保ちながら円を描くようにプラスチックハンマーで軽く叩いてください。この場合プラスチック面の損傷を防ぐ為に板を挟むなどの処置を行ってください。

RoHS対応品

※ガソリン、アルコールの使用はできません。

※取付け穴は面取りしてください。また、取付け時にOリングヘグリスを塗布すると、Oリングをキズ付けることなく、作業が楽に行うことができます。

