


品番：EA949CX-93A

品名：76mm レベルインジケータ(温度計付)

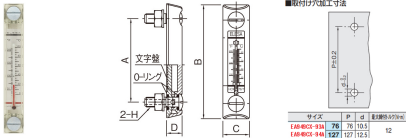

販売価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
カタログ価格	3,360円(税抜) / 3,696円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/11 19:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1217ページ		



### 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LT-76NC
ねじサイズ	M10	ねじ間長さ	76mm
全長	99mm	幅	22mm
温度計目盛範囲	20~100℃	使用温度範囲	-30~80℃ (※製品の材質の耐熱・耐冷温度の為、温度計目盛範囲と異なります。)
材質	本体:特殊透明ポリアミド 文字盤:アルミニウム ボルト・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ) Oリング:ニトリルゴム(NBR)	質量	91g

レベル盤・温度計付

オイルタンク内の液量を確認する計器です。

オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。

2本のボルトを通してインジケータにオイルが入ります。

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。

レベル盤取外し可能

完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※耐圧仕様ではありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.