


品番 : EA949CX-95

品名 : 76mm レベルインジケーター(レベル盤付)

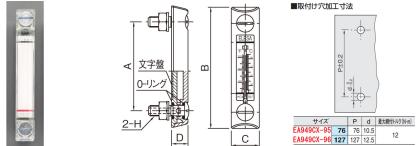

販売価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
カタログ価格	2,000円(税抜) / 2,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2025/12/16 00:40現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1263ページ		



## 仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	LR-76C
ねじサイズ	M10	ねじ間長さ	76mm
全長	99mm	幅	22mm
使用温度範囲	-30~80°C	材質	本体:特殊透明ポリアミド 文字盤:アルミニウム ボルト・ナット:SUM22L Oリング:ニトリルゴム(NBR)
質量	90g		

### レベル盤

オイルタンク内の液量を確認する計器です。

オイル系をはじめ一般的な化学薬品に耐抗性を備えています。

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読み取りができます。

レベル盤取外し可能

完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。

RoHS対応品

※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張するため、避けてください。

※アルコール系の薬品、洗浄液の接触はお避けください。

※耐圧仕様ではありません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.