

品番 : EA949DJ-875


品名 : M8 x 75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト



販売価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
カタログ価格	340円(税抜) / 374円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/05/02 21:54現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1310ページ		



品名	M8x75
規格	ISO 261, 262, JIS B 0205, ANSI B1.13M
材質	合金鋼
製品グレード	12.9 ISO898/1, JIS G 1051
硬度	HRC38-43
引張強度	1300N/mm ²
耐力	1170N/mm ²
耐腐蝕性	黒色酸化皮膜
使用温度範囲	-50℃~+300℃
サイズ	M8x75
ピッチ	1.25mm
頭部径(A)	最大:13mm、最小:12.73mm
胴部径(D)	最大:8mm、最小:7.78mm
頭部高さ(H)	最大:8mm、最小:7.64mm
ソケット幅(J)	最小:6mm
サイズ(G)	最小:3.5mm
ソケット深さ(T)	最小:4mm
フィレット深さ(F)	最大:9.2mm
有効断面積	36.6mm ²
破断荷重	47.6kN
降伏荷重	42.8kN

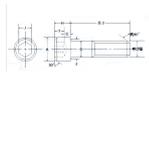

仕様

半ねじ			
並目ねじ			
アンブラコ社製			
材質	合金鋼	ねじ規格	ISO261、262、JIS B 0205、ANSI B1.13M
製品グレード	12.9 ISO898/1、JIS G 1051	硬度	HRC38-43
引張強度	1300N/mm ²	耐力	1170N/mm ²
剪断強度	780N/mm ²	伸び	9%
表面処理	黒色酸化皮膜	使用温度範囲	-50℃~+300℃
サイズ	M8x75	ピッチ	1.25mm
頭部径(A)	最大:13mm、最小:12.73mm	胴部径(D)	最大:8mm、最小:7.78mm
頭部高さ(H)	最大:8mm、最小:7.64mm	ソケット幅(J)	最小:6mm
サイズ(G)	最小:3.5mm	ソケット深さ(T)	最小:4mm
フィレット深さ(F)	最大:9.2mm	有効断面積	36.6mm ²
破断荷重	47.6kN	降伏荷重	42.8kN

胴部一重剪断荷重

39.2kN

入数

1個

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.