


品番：EA949DW-1208

品名：M12x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ)

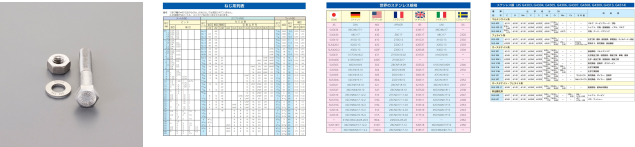

販売価格	4,110円(税抜)／4,521円(税込)			
カタログ価格	4,110円(税抜)／4,521円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 19:14現在)			
商品入数	1	販売単位	ST	
カタログページ				



仕様

ボルトサイズ	M12×80	頭対辺(mm)	18
材質	ステンレス(SUS316L)	仕様	半ネジ
規格	ISO 10.9		
高強度六角ボルト、ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット			
高強度、耐食性、耐熱性、非磁性、焼付き性			
SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力			
海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし			
大気中の最高使用温度600℃			
透磁率1.006(Bumax88)抜群の非磁性			
ピッチ	1.75		
並目ねじ			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.