
 
 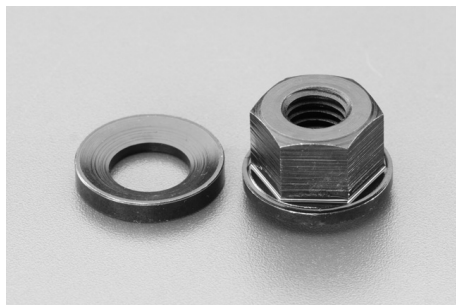


品番：EA949GF-6

品名：M20x34.5mm 焼入フランジナット(座金付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,720円(税抜) / 1,892円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 14 (2026/04/12 10:29現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0662ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|----------------------------|-------|-------------|
| メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | BJ739-20001 |
| ねじサイズ | M20 | 高さ | 34.5mm |
| フランジ径 | 40mm | 六角二面幅 | 30mm |
| 材質 | スチール(S45C) 四三酸化鉄皮膜、焼入焼戻 | 重量 | 149g |
| 球面座金付き | | | |
| 並目ねじ | | | |
| RoHS対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.