

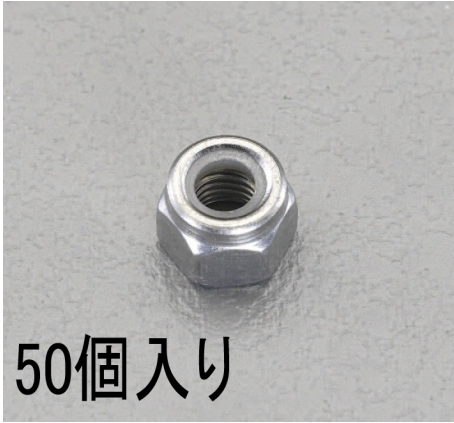
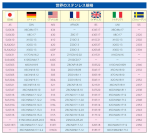


品番：EA949GM-6

品名：M6 [ゆるみ止]ナylonナット(ステンレス/50個)

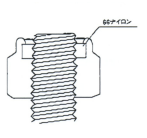

販売価格	4,210円(税抜)／4,631円(税込)		
カタログ価格	4,210円(税抜)／4,631円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/17 01:29現在)		
商品入数	50	販売単位	袋
カタログページ	1304ページ		

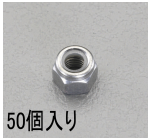

仕様

材質	ステンレス(SUS303)	サイズ	M6
平径×高さ	10×8mm	ピッチ	1.0mm
総重量	約161g	六角対辺(mm)	10
入数	50個		
並目ねじ			
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめたものです。			
ナイロンの材質は66ナイロンです。			
ナットを締付ける際ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。			
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。			
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。			
-40℃～120℃までで使用できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.