


品番：EA949HA-12

品名：φ30mm/M8x20.5/100kg アジャスターボルト(首振/エコ)

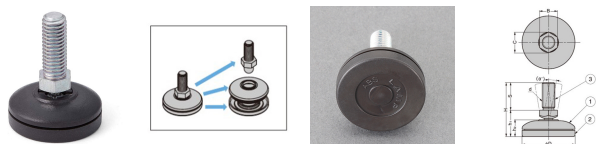

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 805円(税抜) / 886円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 805円(税抜) / 886円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/12 12:08現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1706ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |            |      |                                   |
|--------|------------|------|-----------------------------------|
| ベースサイズ | φ30×10.5mm | 全高   | 37.5mm                            |
| ねじ     | M8×20.5    | 首振角度 | 15°                               |
| 耐荷重    | 100kg      | 材質   | カバー・底部:ABS樹脂<br>ねじ部:スチール(有色クロメート) |
| 重量     | 20g        |      |                                   |

首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能です。

RoHS2 10物質対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.