 



品番 : EA949HA-252

品名 :  $\phi 40\text{mm}/\text{M} 8 \times 20\text{mm}$  アジャスターべース



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 150円(税抜)／165円(税込)            |      |   |
| カタログ価格  | 150円(税抜)／165円(税込)            |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/02/19 08:45現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1706ページ                      |      |   |

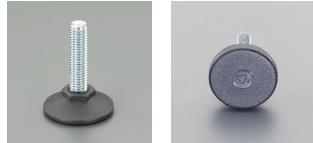

#### 仕様

|       |                                 |      |             |
|-------|---------------------------------|------|-------------|
| メーカー  | イマオコーポレーション                     | 型番   | ELP40-M8X20 |
| ねじサイズ | M8X20                           | ベース径 | 40mm        |
| 全長    | 32.5mm                          | 二面幅  | 17mm        |
| 許容荷重  | 2.5kN                           | 使用温度 | -30~100°C   |
| 材質    | パッド:ポリアミド、<br>ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ) | 質量   | 133g        |

※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.